

Technisches Datenblatt

Winkelprofil WP30/35

Artikelnummer: 6373100



Gelochtes Winkelprofil zur Herstellung von Sondertragkonstruktionen.
Mit dem Winkelprofil können beispielsweise Pendelabhängungen hergestellt werden.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6373100
Typ	WP 30 35 2000 FT
Bezeichnung 1	Winkelprofil
Bezeichnung 2	gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	30x35x2000
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	257 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Winkelprofil WP30/35

Artikelnummer: 6373100



Abmessungen

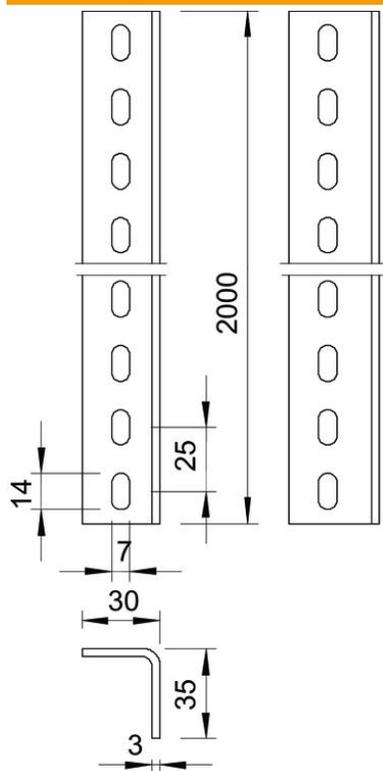

Länge	2.000 mm
Breite	35 mm
Höhe	30 mm
Blechstärke	3 mm

Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	2 Seiten gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Funktionserhalt	nein
Mit Zahnung	nein
Montagelochung im Boden	ja
Profilform	L-Profil
Seitenlochung	ja
Statischer Wert A	1,38 cm ²
Statischer Wert I _y	1,82 cm
Statischer Wert I _z	1,29 cm
Statischer Wert W _y	0,75 cm ²
Statischer Wert W _z	0,59 cm ²