

Technisches Datenblatt

Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter A4

Artikelnummer: 6406580



Flachrundschraube mit Vierkantansatz und inklusiv Sechskantmutter und Unterscheibe.
Beispielsweise zum Einsatz in Langloch 7 x 20 mm oder 7 x 32 mm.




A4 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | 6406580 |
| Typ | FRS 6x16 A4 |
| Bezeichnung 1 | Flachrundschraube |
| Bezeichnung 2 | mit Scheibe und Mutter |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | M6x16 |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4401 |
| Kleinste VK-Einheit | 100 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

Abmessungen

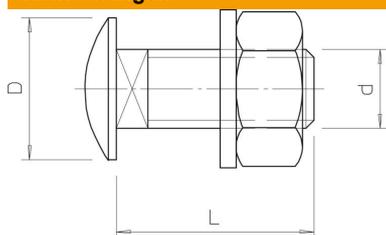

| | |
|-------|---------|
| Länge | 16 mm |
| Maß D | 13,5 mm |
| Maß d | 6 mm |
| Maß L | 16 mm |

Technische Daten

| | |
|-------------------|-------|
| Festigkeitsklasse | A4-70 |
| Gewinde metrisch | 6 |
| Mit Mutter | ja |
| Schlüsselweite | 10 |