


# Technisches Datenblatt

## Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F

Artikelnummer: 6406998



Flachrundschraube mit Vierkantansatz und inklusiv Sechskantmutter und Unterscheibe.  
Güte 8.8

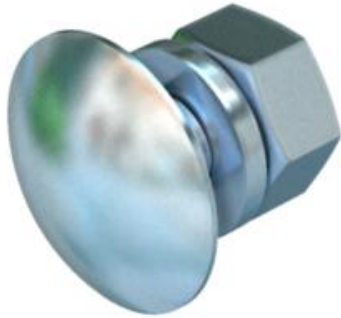


**St** Stahl

**F** feuerverzinkt

### Stammdaten

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Artikelnummer       | 6406998                |
| Typ                 | FRS 8x25 F             |
| Bezeichnung 1       | Flachrundschraube      |
| Bezeichnung 2       | mit Scheibe und Mutter |
| Hersteller          | OBO                    |
| Dimension           | M8x25                  |
| Werkstoff           | Stahl                  |
| Oberfläche          | feuerverzinkt          |
| Oberflächennorm     | DIN 267, Teil 10       |
| Kleinste VK-Einheit | 50                     |
| Mengeneinheit       | Stück                  |
| Gewicht             | 2,217 kg               |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.             |

### Abmessungen

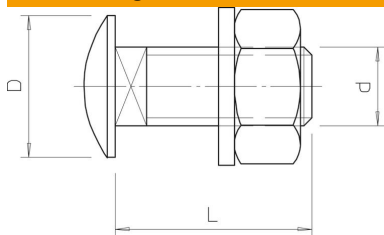

|       |       |
|-------|-------|
| Länge | 25 mm |
| Maß D | 20 mm |
| Maß d | 8 mm  |
| Maß L | 25 mm |

### Technische Daten

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Festigkeitsklasse | 8.8 |
| Gewinde metrisch  | 8   |

# Technisches Datenblatt

Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F

Artikelnummer: 6406998



## Technische Daten

|                |    |
|----------------|----|
| Mit Mutter     | ja |
| Schlüsselweite | 13 |