


Technisches Datenblatt

Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F

Artikelnummer: 6407560



Flachrundschraube mit Vierkantansatz und inklusiv Sechskantmutter und Unterscheibe.
Güte 8.8

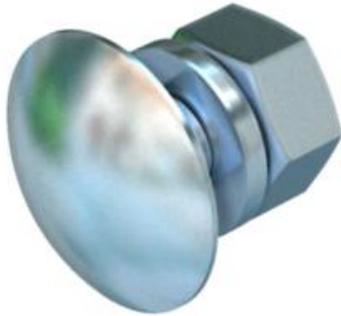


St	Stahl
F	feuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6407560
Typ	FRS 10x25 F 8.8
Bezeichnung 1	Flachrundschraube
Bezeichnung 2	mit Scheibe und Mutter
Hersteller	OBO
Dimension	M10x25
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	feuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN 267, Teil 10
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

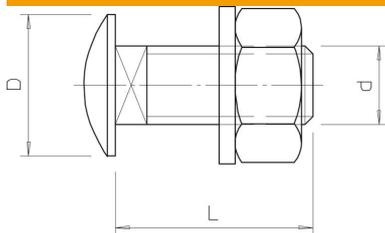

Länge	25 mm
Maß D	24 mm
Maß d	10 mm
Maß L	25 mm

Technische Daten

Festigkeitsklasse	8.8
Gewinde metrisch	10

Technisches Datenblatt

Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F

Artikelnummer: 6407560



Technische Daten

Mit Mutter	ja
Schlüsselweite	17