

Technisches Datenblatt

Sechskantschraube M12 F

Artikelnummer: 6408478



Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.




St Stahl

F feuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6408478
Typ	SKS 12x130 F
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Bezeichnung 2	mit Mutter und Scheiben
Hersteller	OBO
Dimension	M12x130
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	feuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN 267, Teil 10
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	13,101 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

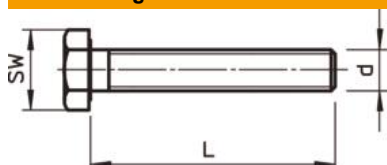

Maß d	0,47 in
Maß d	12 mm
Maß L	5,12 in
Maß L	130 mm

Technisches Datenblatt

Sechskantschraube M12 F

Artikelnummer: 6408478



Technische Daten

Festigkeitsklasse	8.8
Gewinde	M 12 x 130
Gewinde metrisch	12
Gewindesteigung	1,75 mm
Mit Mutter	ja
Mit Unterlegscheibe	ja
Schlüsselweite	19
Vollgewinde	ja