

Technisches Datenblatt

Kombimutter A4

Artikelnummer: 6408930



Kombimutter mit angepresster U-Scheibe in Anlehnung an EN 1661.




CE

A4 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	6408930
Typ	KM M10 A4
Bezeichnung 1	Kombimutter
Bezeichnung 2	mit angepresster Scheibe
Hersteller	OBO
Dimension	M10
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4401
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,32 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

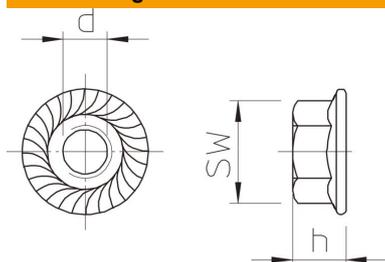

Maß d	10 mm
Maß h	10 mm

Technische Daten

Gewinde	M10
Gewinde metrisch	10
Gewindeart	metrisch

Technisches Datenblatt

Kombimutter A4

Artikelnummer: 6408930



Technische Daten

Halogenfrei	ja
Schlüsselweite	15
Selbstsichernd	ja
Linksgewinde	nein
Gewinde imperial	3/8 Zoll
Ausführung Mutter	Mutter
Schraubsystem Mutter	Außensechskant