

Technisches Datenblatt

Kombimutter A4

Artikelnummer: 6408970



Kombimutter mit angepresster U-Scheibe in Anlehnung an EN 1661.




CE

A4 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	6408970
Typ	KM M6 A4
Bezeichnung 1	Kombimutter
Bezeichnung 2	mit angepresster Scheibe
Hersteller	OBO
Dimension	M6
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4401
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,315 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

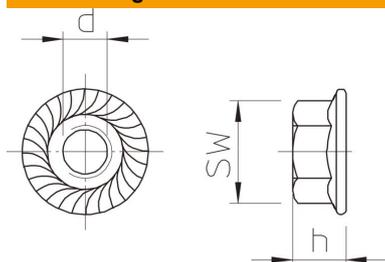

Maß d	6 mm
Maß h	6 mm

Technische Daten

Gewinde	M6
Gewinde metrisch	6
Gewindeart	metrisch

Technisches Datenblatt

Kombimutter A4

Artikelnummer: 6408970



Technische Daten

Halogenfrei	ja
Schlüsselweite	10
Selbstsichernd	ja
Linksgewinde	nein
Gewinde imperial	1/4 Zoll
Ausführung Mutter	Mutter
Schraubsystem Mutter	Außensechskant