

Technisches Datenblatt

Distanzstück DSK 61 A2

Artikelnummer: 6416527



Distanzstück zum Einsatz in US 7-Stielen.
Das Distanzstück wird zur Vergrößerung der Stabilität immer eingesetzt, damit der Stiel beim Anziehen des Auslegers mit durchgängigen Sechskantschrauben nicht verformt wird.



- A2** Edelstahl, rostfrei
- 2B** blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6416527
Typ	DSK 61 A2
Bezeichnung 1	Distanzstück
Bezeichnung 2	zum Einsatz in US 7-Stiel
Hersteller	OBO
Dimension	80x61x40
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	20,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Distanzstück DSK 61 A2


Artikelnummer: 6416527



Abmessungen



Abmessung	80 x 61 x 40 x 2,5
Länge	80 mm
Breite	61 mm
Höhe	40 mm

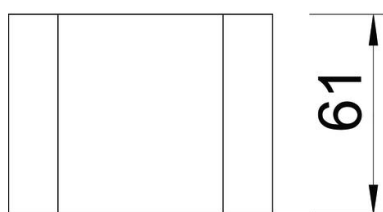

Technische Daten

Geeignet für Profilformen	U-Profil
Mit Schraubenzubehör	nein