


# Technisches Datenblatt

## Sechskantschraube M10 A4

Artikelnummer: 6418248



Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.

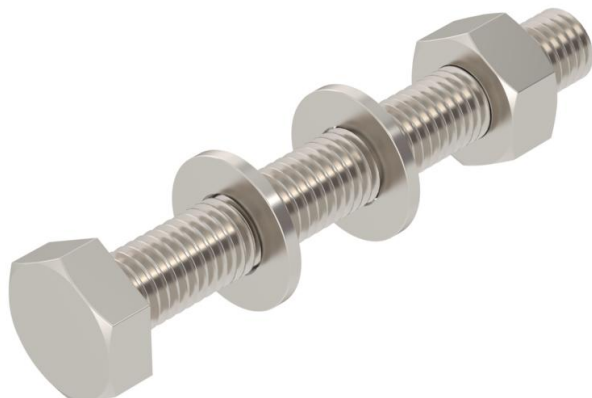


- A4** Edelstahl, rostfrei
- 2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	6418248
Typ	SKS 10x80 A4
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Bezeichnung 2	mit Mutter und Scheiben
Hersteller	OBO
Dimension	M10x80
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4401
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	7,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen

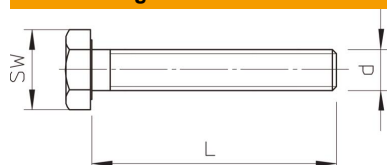

Länge	80 mm
Maß d	10 mm
Maß L	80 mm

# Technisches Datenblatt

Sechskantschraube M10 A4

Artikelnummer: 6418248



## Technische Daten

Festigkeitsklasse	A4-70
Gewinde	M 10 x 80
Gewinde metrisch	10
Gewindesteigung	1,5 mm
Mit Mutter	ja
Mit Unterlegscheibe	ja
Schlüsselweite	17
Vollgewinde	ja