

# Technisches Datenblatt

## Sechskantschraube M12 A2

Artikelnummer: 6418279



Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.




|           |                      |
|-----------|----------------------|
| <b>A2</b> | Edelstahl, rostfrei  |
| <b>2B</b> | blank, nachbehandelt |

### Stammdaten

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Artikelnummer       | 6418279                    |
| Typ                 | SKS 12x80 A2               |
| Bezeichnung 1       | Sechskantschraube          |
| Bezeichnung 2       | mit Mutter und Scheiben    |
| Hersteller          | OBO                        |
| Dimension           | M12x80                     |
| Werkstoff           | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Oberfläche          | blank, nachbehandelt       |
| Oberflächennorm     |                            |
| Kleinste VK-Einheit | 20                         |
| Mengeneinheit       | Stück                      |
| Gewicht             | 10,4 kg                    |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.                 |

### Abmessungen

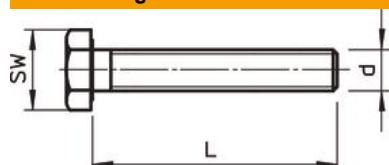

|       |         |
|-------|---------|
| Länge | 80 mm   |
| Maß d | 0,47 in |
| Maß d | 12 mm   |
| Maß L | 3,14 in |
| Maß L | 80 mm   |

# Technisches Datenblatt

Sechskantschraube M12 A2

Artikelnummer: 6418279



## Technische Daten

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Festigkeitsklasse   | A2-70     |
| Gewinde             | M 12 x 80 |
| Gewinde metrisch    | 12        |
| Gewindesteigung     | 1,75 mm   |
| Mit Mutter          | ja        |
| Mit Unterlegscheibe | ja        |
| Schlüsselweite      | 19        |
| Vollgewinde         | ja        |