

Technisches Datenblatt

Stielausleger AS 15

Artikelnummer: 6421350



Stielausleger in leichter Ausführung zur stufenlosen Befestigung am IS 8-Stiel. Der Stielausleger kann beidseitig am I-Stiel befestigt werden.

Die notwendige Klemmlasche (Art.-Nr. 6419015) inklusive Schraube und Mutter kann für die Auslegerbreiten 110 - 160 mm einzeln bestellt werden.



St Stahl

FT tauchfeuverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6421350
Typ	AS 15 21 FT
Bezeichnung 1	Stielausleger
Bezeichnung 2	für IS 8-Stiel
Hersteller	OBO
Dimension	B210mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	39,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Stielausleger AS 15


Artikelnummer: 6421350



Abmessungen

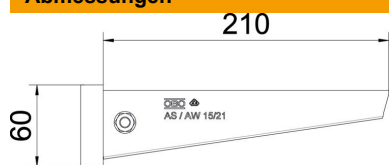


Länge	41 mm
Breite	210 mm
Höhe	60 mm
Maß A	41 mm
Maß B	210 mm
Maß H	60 mm

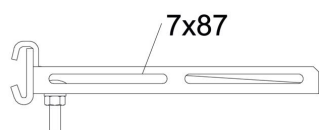

Technische Daten

Ausführung	Stielausleger
EPD-Artikel	ja
F in kN	1,5 kN
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein

Belastungen

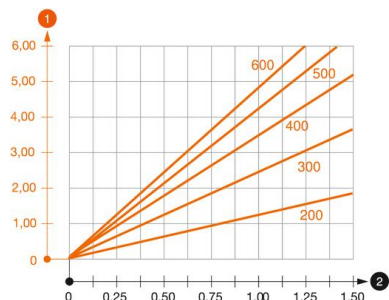

Belastungsdiagramm Ausleger Typ AS 15

- 1 Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
- 2 Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
- 2 Stützweite in m
- Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm