

Technisches Datenblatt

Stielausleger AS 15

Artikelnummer: 6421385



Stielausleger in leichter Ausführung zur stufenlosen Befestigung am IS 8-Stiel. Der Stielausleger kann beidseitig am I-Stiel befestigt werden.

Die notwendige Klemmlasche (Art.-Nr. 6419015) inklusive Schraube und Mutter kann für die Auslegerbreiten 110 - 160 mm einzeln bestellt werden.




St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 6421385 |
| Typ | AS 15 31 FT |
| Bezeichnung 1 | Stielausleger |
| Bezeichnung 2 | für IS 8-Stiel |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | B310mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 46,5 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

Abmessungen

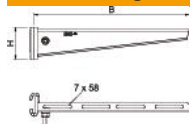


| | |
|--------|--------|
| Länge | 41 mm |
| Breite | 310 mm |
| Höhe | 65 mm |
| Maß A | 41 mm |
| Maß B | 310 mm |
| Maß H | 65 mm |

Technische Daten

| | |
|---------------------------|---------------|
| Ausführung | Stielausleger |
| EPD-Artikel | ja |
| F in kN | 1,5 kN |
| Funktionserhalt | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |

Belastungen

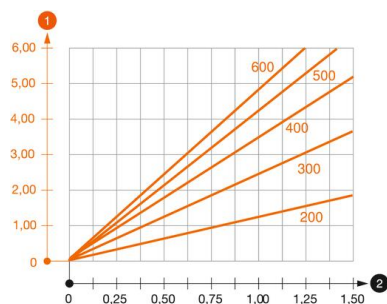

Belastungsdiagramm Ausleger Typ AS 15

- 1 Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
- 2 Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
- 2 Stützweite in m
- Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm