


# Technisches Datenblatt

Kreuzung 60 FT

Artikelnummer: 7027411



Kreuzung zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.

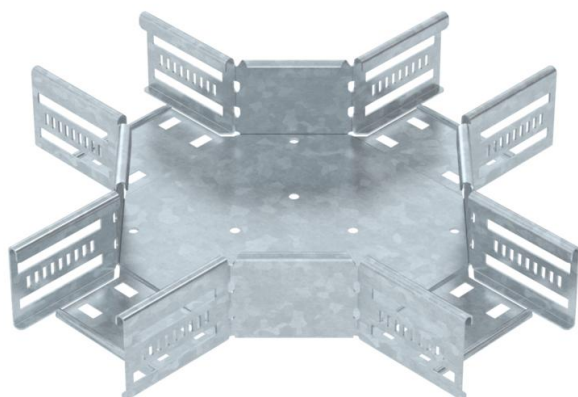

**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

## Stammdaten

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Artikelnummer       | 7027411            |
| Typ                 | RK 610 FT          |
| Bezeichnung 1       | Kreuzung           |
| Bezeichnung 2       | für Kabelrinne     |
| Hersteller          | OBO                |
| Dimension           | 60x100             |
| Werkstoff           | Stahl              |
| Oberfläche          | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm     | DIN EN ISO 1461    |
| Kleinste VK-Einheit | 1                  |
| Mengeneinheit       | Stück              |
| Gewicht             | 93,5 kg            |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.         |


# Technisches Datenblatt

Kreuzung 60 FT

Artikelnummer: 7027411



## Abmessungen

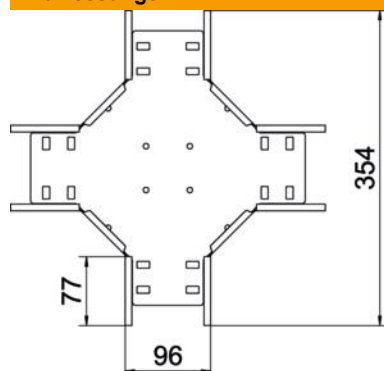

|             |        |
|-------------|--------|
| Breite      | 100 mm |
| Höhe        | 60 mm  |
| Blechstärke | 0,8 mm |
| Maß B       | 100 mm |

## Technische Daten

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Ausführung Verbinder               | integrierter Verbinder |
| Funktionserhalt                    | ja                     |
| Materialstärke Bodenblech          | 0,8 mm                 |
| NATO Lochbild                      | nein                   |
| Rostfreier Stahl, gebeizt          | nein                   |
| Temperatureinsatzbereich max.      | 120 °C                 |
| Temperatureinsatzbereich min.      | -20 °C                 |
| Weitspann-Ausführung               | nein                   |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt/geklemmt    |
| Empfohlene Anzahl Schrauben        | 20 St.                 |
| Holmstärke                         | 1,25 mm                |