


# Technisches Datenblatt

Kreuzung 60/500 A4

Artikelnummer: 7027528



Kreuzung zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschräuben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.

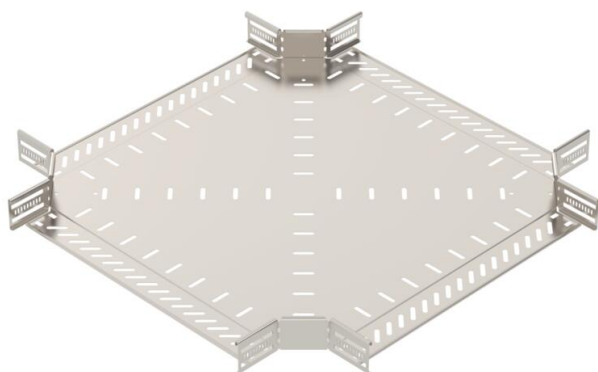

- A4** Edelstahl, rostfrei
- 2B** blank, nachbehandelt

## Stammdaten

Artikelnummer	7027528
Typ	RK 650 A4
Bezeichnung 1	Kreuzung
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Hersteller	OBO
Dimension	60x500
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	404,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Kreuzung 60/500 A4

Artikelnummer: 7027528



## Abmessungen

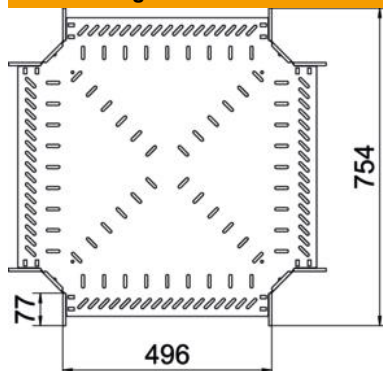

Breite	500 mm
Höhe	60 mm
Blechstärke	1 mm
Maß B	500 mm

## Technische Daten

Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Materialstärke Bodenblech	1 mm
NATO Lochbild	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Temperatureinsatzbereich max.	120 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-20 °C
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt
Empfohlene Anzahl Schrauben	32 St.
Holmstärke	1,25 mm