

# Technisches Datenblatt

## Deckel Kreuzung FS

Artikelnummer: 7027804



Deckel für Formteil Kreuzung für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7027804
Typ	RKD 300 FS
Bezeichnung 1	Deckel
Bezeichnung 2	für Kreuzung
Hersteller	OBO
Dimension	B300mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	98 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Deckel Kreuzung FS

Artikelnummer: 7027804



### Abmessungen

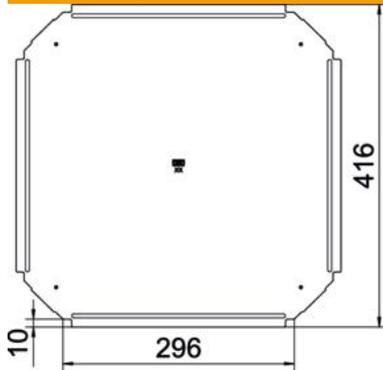

Breite	300 mm
Blechstärke	0,75 mm
Maß B	300 mm

### Technische Daten

Anzahl Drehriegel	0 St.
Befestigungsart	aufliegend
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Temperatureinsatzbereich max.	120 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-20 °C