

Technisches Datenblatt

Deckel Kreuzung 300 A4

Artikelnummer: 7027884



Deckel für Formteil Kreuzung für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.



- A4** Edelstahl, rostfrei
- 2B** blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	7027884
Typ	RKD 300 A4
Bezeichnung 1	Deckel
Bezeichnung 2	für Kreuzung
Hersteller	OBO
Dimension	B300mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	98 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Deckel Kreuzung 300 A4

Artikelnummer: 7027884



Abmessungen

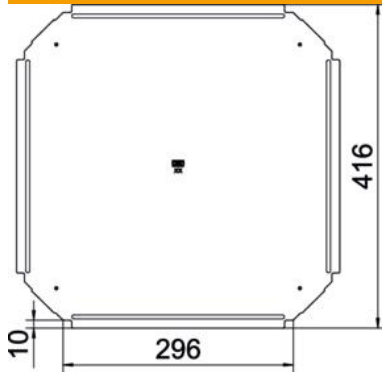

Breite	300 mm
Blechstärke	0,75 mm
Maß B	300 mm

Technische Daten

Anzahl Drehriegel	0 St.
Befestigungsart	aufliegend
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Temperatureinsatzbereich max.	120 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-20 °C