


Technisches Datenblatt

Gelenkverbinder FS

Artikelnummer: 7082002



Gelenkverbinder für Kabelrinnen mit 35 mm Seitenhöhe.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

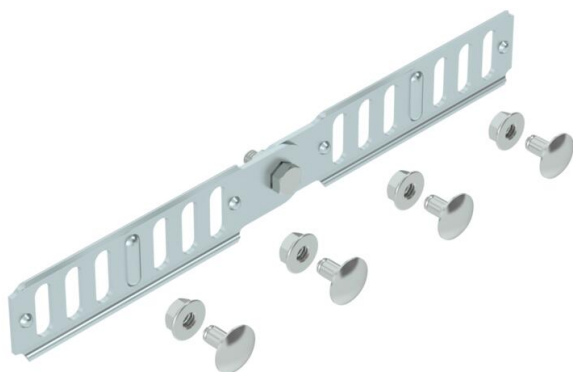

St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7082002
Typ	RGV 35 FS
Bezeichnung 1	Gelenkverbinder
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Hersteller	OBO
Dimension	35x240
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	11 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen



Abmessung	234 x 31
Länge	234 mm
Breite	23 mm
Höhe	35 mm
Höhe	1 in
Blechstärke	2 mm

Technisches Datenblatt

Gelenkverbinder FS

Artikelnummer: 7082002



Technische Daten

Ausführung	Längsverbinder
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	35 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	Schraubverbinder