


# Technisches Datenblatt

## Gelenkverbinder FS

Artikelnummer: 7082029



Gelenkverbinder für Kabelrinnen mit 85 mm Seitenhöhe.  
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

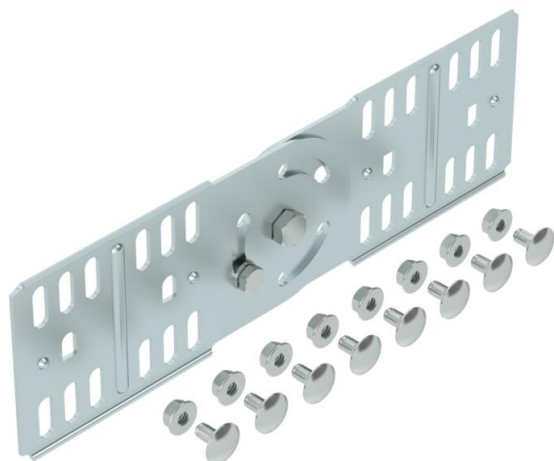


**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7082029
Bezeichnung 1	Gelenkverbinder
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Hersteller	OBO
Dimension	85x270
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	44,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen

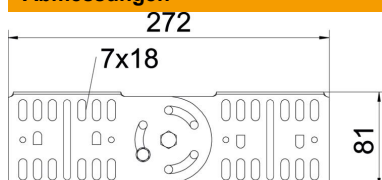

Abmessung	272 x 81
Länge	272 mm
Breite	16 mm
Höhe	85 mm
Höhe	3 in
Blechstärke	2 mm

# Technisches Datenblatt

## Gelenkverbinder FS

Artikelnummer: 7082029



### Technische Daten

Ausführung	Längsverbinder
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	85 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	Schraubverbinder