

Technisches Datenblatt

Gelenkverbinder 110 FS

Artikelnummer: 7082037



Gelenkverbinder für Kabelrinnen mit 110 mm Seitenhöhe.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 7082037 |
| Typ | RGV 110 FS |
| Bezeichnung 1 | Gelenkverbinder |
| Bezeichnung 2 | für Kabelrinne |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 110x300 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 10 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 61,7 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Gelenkverbinder 110 FS

Artikelnummer: 7082037



Abmessungen

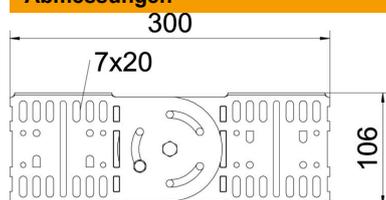

| | |
|-------------|-----------|
| Abmessung | 300 x 106 |
| Länge | 300 mm |
| Breite | 16 mm |
| Höhe | 106 mm |
| Höhe | 4 in |
| Blechstärke | 2 mm |

Technische Daten

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Ausführung | Längsverbinder |
| Funktionserhalt | nein |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Geeignet für Kabeltragsystemhöhe | 110 mm |
| Gelenkverbinder horizontal | nein |
| Gelenkverbinder vertikal | ja |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Verbindungsart | Schraubverbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |