

Technisches Datenblatt


Reduzierwinkel und Endabschlussblech FS

Artikelnummer: 7108052



Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 35 mm.
Ab der Breite 150 mm ist ein Untergurt mit einer Lochung vorhanden.

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

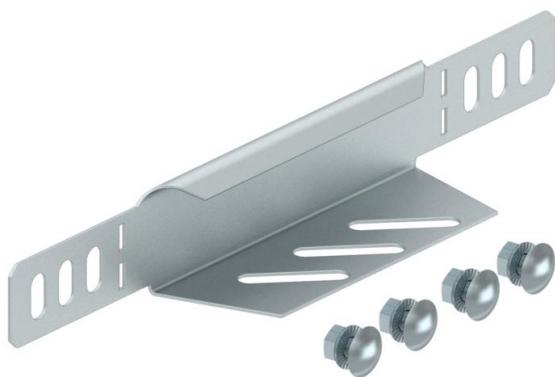

St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Artikelnummer | 7108052 |
| Typ | RWEB 305 FS |
| Bezeichnung 1 | Reduzierwinkel/ Endabschluss |
| Bezeichnung 2 | für Kabelrinne |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 35x50 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 4,2 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Reduzierwinkel und Endabschlussblech FS

Artikelnummer: 7108052



Abmessungen

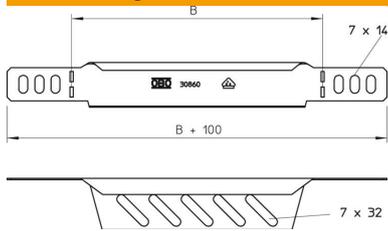

| | |
|-------------|-------|
| Breite | 50 mm |
| Breite | 2 in |
| Höhe | 35 mm |
| Höhe | 1 in |
| Blechstärke | 1 mm |
| Maß B | 50 mm |

Technische Daten

| | |
|---------------------------|------|
| Funktionserhalt | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Weitspann-Ausführung | nein |