


Technisches Datenblatt

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 FS

Artikelnummer: 7109105

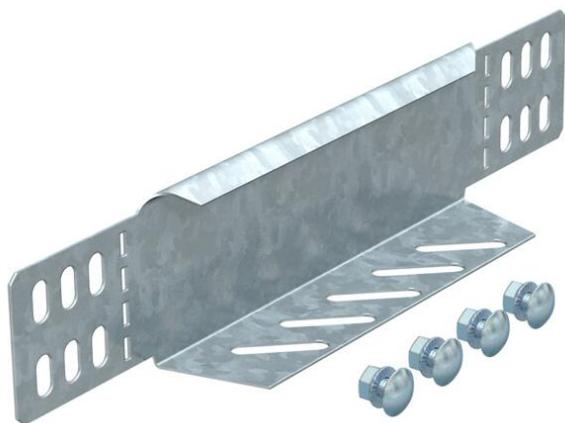

Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Ab der Breite 150 mm ist ein Untergurt mit einer Lochung vorhanden.

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.




St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7109105
Bezeichnung 1	Reduzierwinkel/ Endabschluss
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Hersteller	OBO
Dimension	60x100
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	12,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,4742 kg COe / 1 Stück

Abmessungen

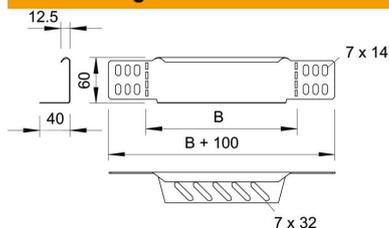

Breite	100 mm
Breite	4 in
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Blechstärke	1 mm
Maß B	100 mm

Technisches Datenblatt

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 FS

Artikelnummer: 7109105



Technische Daten

Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein