

Technisches Datenblatt

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 FS

Artikelnummer: 7111304



Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Ab der Breite 150 mm ist der Untergurt mit einer Lochung versehen.

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Artikelnummer | 7111304 |
| Typ | RWEB 130 FS |
| Bezeichnung 1 | Reduzierwinkel/ Endabschluss |
| Bezeichnung 2 | für Kabelrinne |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 110x300 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 40,7 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 FS

Artikelnummer: 7111304



Abmessungen

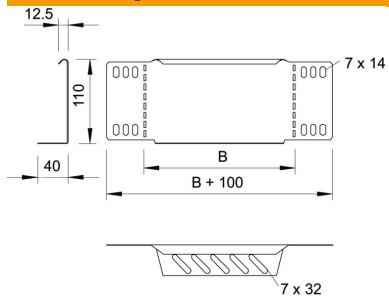

| | |
|-------------|--------|
| Breite | 300 mm |
| Breite | 12 in |
| Höhe | 110 mm |
| Höhe | 4 in |
| Blechstärke | 1 mm |
| Maß B | 300 mm |

Technische Daten

| | |
|---------------------------|------|
| Funktionserhalt | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Weitspann-Ausführung | nein |