


Technisches Datenblatt

Reduzierwinkel/Endabschluss 100 FS

Artikelnummer: 7111802

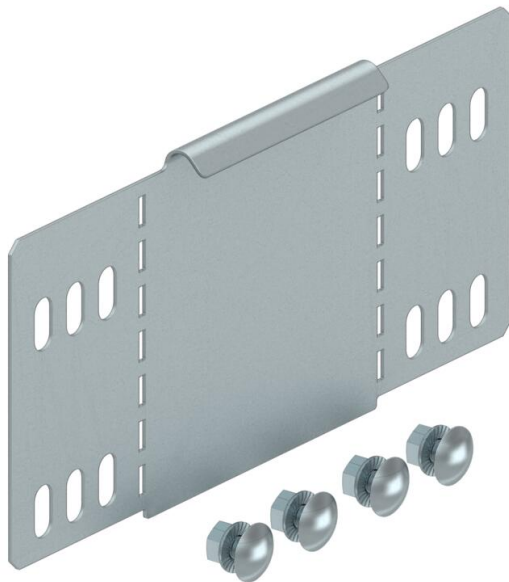

Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 100 mm.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.




St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer | 7111802 |
| Bezeichnung 1 | Reduzierwinkel/ Endabschluss |
| Bezeichnung 2 | für begehbare Kabelrinne 100mm |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 100x100 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 13,6 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

Abmessungen

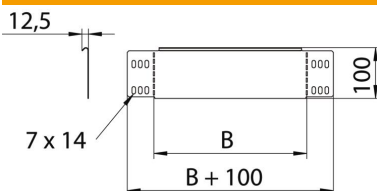

| | |
|-------------|--------|
| Breite | 100 mm |
| Breite | 4 in |
| Höhe | 100 mm |
| Höhe | 4 in |
| Blechstärke | 1 mm |
| Maß B | 100 mm |

Technisches Datenblatt

Reduzierwinkel/Endabschluss 100 FS

Artikelnummer: 7111802



Technische Daten

| | |
|----------------------|------|
| Funktionserhalt | nein |
| Weitspann-Ausführung | nein |