


# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück 35 FT

Artikelnummer: 7120140

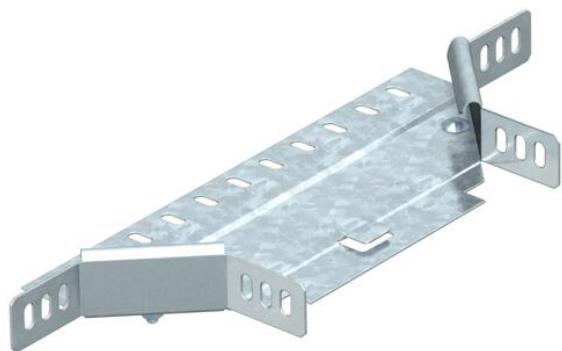

Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 35 mm. Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert. Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.




**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7120140
Typ	RAA 315 FT
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	mit 2 Winkelverbindern
Hersteller	OBO
Dimension	35x150
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	39,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen

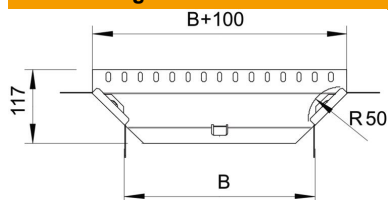

Breite	150 mm
Breite	6 in
Höhe	35 mm
Höhe	1 in
Maß B	150 mm
Maß R	50 mm

# Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 35 FT

Artikelnummer: 7120140



## Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	Mittelieferter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Materialstärke Bodenblech	1 mm
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt
Holmstärke	1,25 mm