

Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 35 FT

Artikelnummer: 7120311



Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 35 mm. Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert. Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.




St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7120311
Typ	RAA 330 FT
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	mit 2 Winkelverbindern
Hersteller	OBO
Dimension	35x300
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	55 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

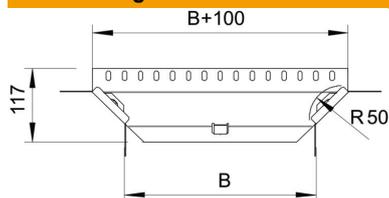

Breite	300 mm
Breite	12 in
Höhe	35 mm
Höhe	1 in
Maß B	300 mm
Maß R	50 mm

Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 35 FT

Artikelnummer: 7120311



Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	Mittelieferter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Materialstärke Bodenblech	1 mm
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt
Holmstärke	1,25 mm