
# **Technisches Datenblatt**

### 90°-Bogen 35 FT

#### Artikelnummer: 7124236

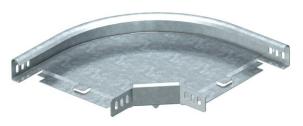



Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 35 mm. Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert. Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.





Stahl


FT

tauchfeuerverzinkt

#### Stammdaten

Artikelnummer	7124236	
Тур	RB 90 320 FT	
Bezeichnung 1	Bogen 90°	
Bezeichnung 2	horizontal,mit Winkelverbinder	
Hersteller	OBO	
Dimension	35x200	
Werkstoff	Stahl	
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt	
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461	
Kleinste VK-Einheit	1	
Mengeneinheit	Stück	
Gewicht	98 kg	
Gewichtseinheit	kg/100 St.	

#### Abmessungen

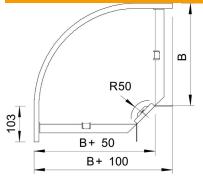

Breite	200 mm
* **	
Breite	8 in
Häha	25
Höhe	35 mm
Höhe	1 in
TIOTIC	1 ""
Maß B	200 mm
Was D	200 11111
Maß R	50 mm
WIGIS IX	00 11111

## Technisches Datenblatt 90°-Bogen 35 FT

Artikelnummer: 7124236



Technische Daten		
	Abbiegung (Winkel)	90°
	Ausführung Verbinder	Mitgelieferter Verbinder
	Funktionserhalt	nein
	Mit Oberteil	nein
	Montagelochung im Boden	nein
	NATO Lochbild	nein
	Richtungsänderung	horizontal
	Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
	Seitenlochung	nein
	Weitspann-Ausführung	nein
	Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt