

Technisches Datenblatt

90°-Bogen 60 FS

Artikelnummer: 7124430



Bogen 90° für die horizontale Verlegung von Kabelrinnen Typ RKS 605.
Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7124430
Typ	RB 90 605 FS
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	horizontal
Hersteller	OBO
Dimension	60x50
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	39,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

90°-Bogen 60 FS

Artikelnummer: 7124430



Abmessungen

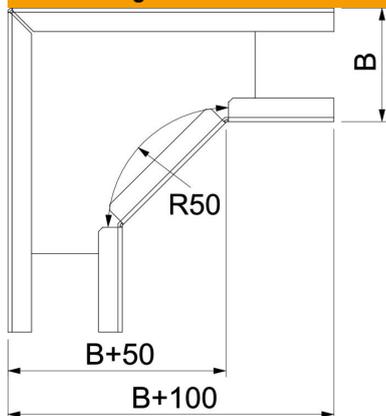

Breite	50 mm
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Maß B	50 mm
Maß R	50 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	Mitgelieferter Verbinder
Bauform	Bogen starr
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt