

Technisches Datenblatt

90°-Bogen 60 FT

Artikelnummer: 7125526



Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm. Formteil in runder Ausführung. Der Innenradius des Formteils beträgt 150 mm. Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.




St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7125526
Typ	RB 90 650 FT
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	horizontal, runde Bauform
Hersteller	OBO
Dimension	60x500
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	559 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

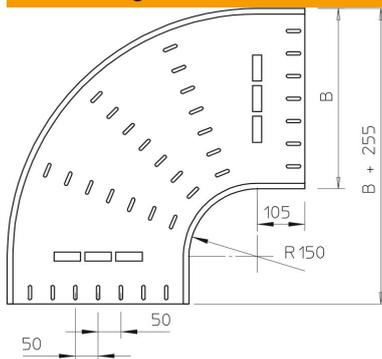

Breite	500 mm
Breite	20 in
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Maß B	500 mm
Maß R	150 mm

Technisches Datenblatt

90°-Bogen 60 FT

Artikelnummer: 7125526



Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Bauform	Bogen starr
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt