


# Technisches Datenblatt

## Deckel für 45°-Bogen FS

Artikelnummer: 7128908

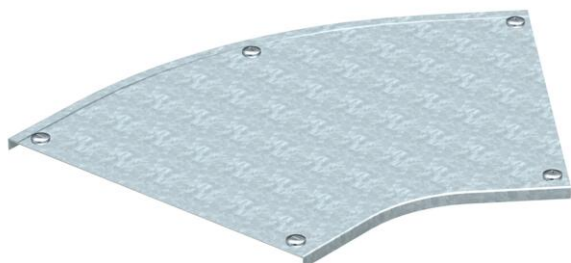

Deckel für 45°-Bogen mit vormontierten Drehriegeln.  
Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.




<b>St</b>	Stahl
<b>FS</b>	bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7128908
Typ	DFB 45 500 FS
Bezeichnung 1	Deckel Bogen 45°
Bezeichnung 2	mit Drehriegeln, für RB 45 500
Hersteller	OBO
Dimension	B500mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	252,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen

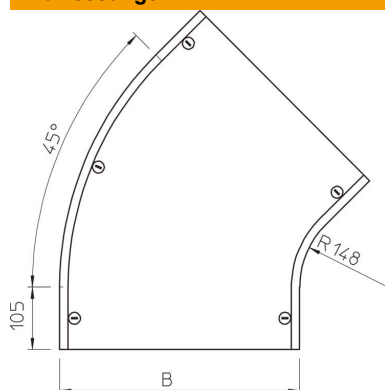

Breite	500 mm
Breite	20 in
Höhe	35 mm
Blechstärke	0,05 in
Blechstärke	1,25 mm
Maß B	500 mm
Maß H	15 mm
Maß R	148 mm

# Technisches Datenblatt

Deckel für 45°-Bogen FS

Artikelnummer: 7128908



## Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	45°
Anzahl Drehriegel	5 St.
Befestigungsart	Drehriegel
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein