

# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen 60 A2

Artikelnummer: 7134266



Bogen 90°, horizontal und ungelocht, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.  
Formteil ungelocht in runder Ausführung. Der Innenradius des Formteils beträgt 150 mm.  
Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.




<b>A2</b>	Edelstahl, rostfrei
<b>2B</b>	blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	7134266
Typ	RBU 90 660 A2
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	ungelocht, runde Bauform
Hersteller	OBO
Dimension	60x600
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	770 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen

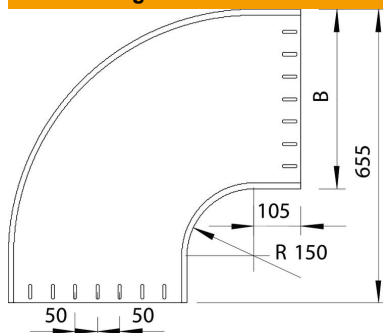

Breite	600 mm
Breite	24 in
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Blechstärke	1,5 mm
Maß B	600 mm
Maß R	150 mm

# Technisches Datenblatt

90°-Bogen 60 A2

Artikelnummer: 7134266



## Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt