


# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück 60 A4

Artikelnummer: 7136143



Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm. Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert. Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

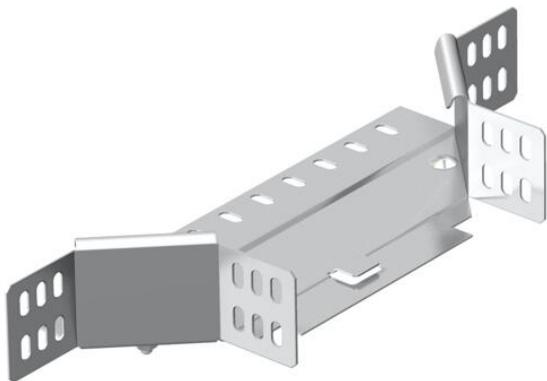


**A4** Edelstahl, rostfrei

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	7136143
Typ	RAA 630 A4
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	mit 2 Winkelverbindern
Hersteller	OBO
Dimension	60x300
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	61,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen

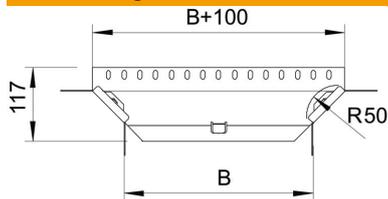

Breite	300 mm
Breite	8 in
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Maß B	300 mm
Maß R	50 mm

# Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 60 A4

Artikelnummer: 7136143



## Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	Mitgelieferter Verbinder
Materialstärke Bodenblech	1 mm
Richtungsänderung	horizontal
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt
Holmstärke	1,25 mm