

Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 60 A2

Artikelnummer: 7136250



Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm. Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.




A2	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	7136250
Typ	RAA 650 A2
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	runde Ausführung
Hersteller	OBO
Dimension	60x500
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	255 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

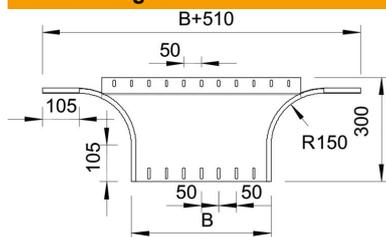

Breite	500 mm
Breite	20 in
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Blechstärke	1,5 mm
Maß B	500 mm
Maß R	150 mm

Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 60 A2

Artikelnummer: 7136250



Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Funktionserhalt	nein
Materialstärke Bodenblech	1,5 mm
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt
Holmstärke	1,25 mm