


Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 60 A4

Artikelnummer: 7136252

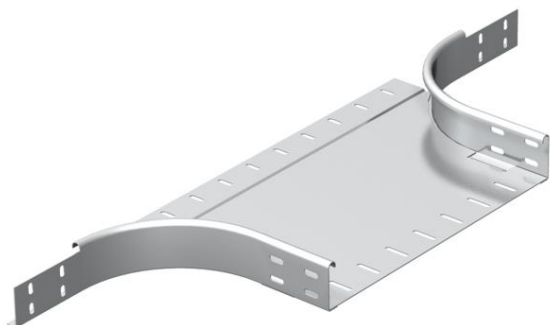

Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabellinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm. Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.




A4	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	7136252
Typ	RAA 650 A4
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	runde Ausführung
Hersteller	OBO
Dimension	60x500
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	255 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

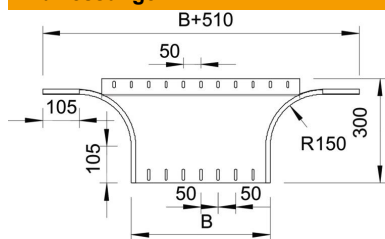

Breite	500 mm
Breite	20 in
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Maß B	500 mm
Maß R	150 mm

Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 60 A4

Artikelnummer: 7136252



Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Materialstärke Bodenblech	1,5 mm
Richtungsänderung	horizontal
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt
Holmstärke	1,25 mm