

Technisches Datenblatt

Deckel für 90°-Bogen Magic FS

Artikelnummer: 7138506



Deckel für 90° Bogen mit vormontierten Drehriegeln.
Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer | 7138506 |
| Bezeichnung 1 | Deckel Bogen 90° |
| Bezeichnung 2 | für Bogen RBM 90 300 |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | B=300mm |
| Farbe | zink |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 81,6 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,623 kg COe / 1 Stück |


Technisches Datenblatt

Deckel für 90°-Bogen Magic FS

Artikelnummer: 7138506



Abmessungen

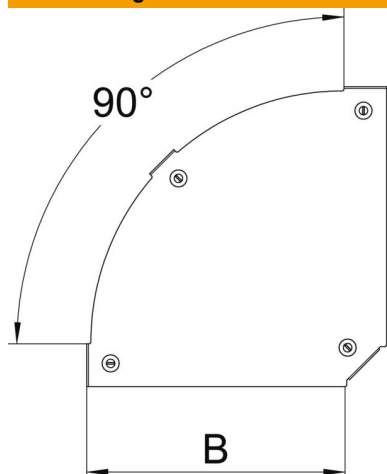

| | |
|-------------|---------|
| Breite | 300 mm |
| Breite | 12 in |
| Blechstärke | 0,05 in |
| Blechstärke | 1,25 mm |
| Maß B | 300 mm |

Technische Daten

| | |
|---------------------------|------------|
| Abbiegung (Winkel) | 90° |
| Befestigungsart | Drehriegel |
| Funktionserhalt | nein |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | ja |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Scharnierend | nein |