

Technisches Datenblatt

Deckel für T-Abzweigstück Magic DD

Artikelnummer: 7138830



Deckel für T-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.
Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.



St Stahl

DD bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten

| | |
|---------------------|---|
| Artikelnummer | 7138830 |
| Typ | DFTM 100 DD |
| Bezeichnung 1 | Deckel T-Abzweigstück |
| Bezeichnung 2 | für RTM 100 |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | B=100mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 30,4 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Deckel für T-Abzweigstück Magic DD

Artikelnummer: 7138830



Abmessungen

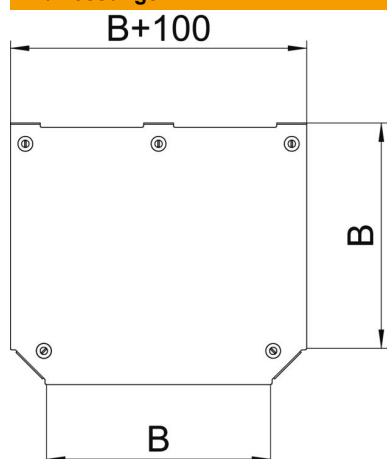

| | |
|-------------|---------|
| Breite | 100 mm |
| Breite | 4 in |
| Blechstärke | 1,25 mm |
| Maß B | 100 mm |

Technische Daten

| | |
|---------------------------|------------|
| Befestigungsart | Drehriegel |
| Geeignet für Kabelleiter | ja |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Materialstärke (Inch) | 0,05 in |
| Materialstärke | 1,25 mm |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |