
Technisches Datenblatt

Rohrmanschette mit 12 Befestigungslaschen

Artikelnummer: 7202218

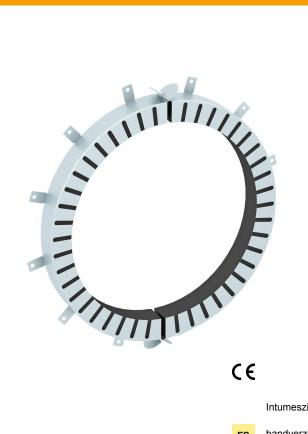



Rohrmanschette für brennbare Rohre.

Im Stahlblechgehäuse eingefasste Brandschutzeinlagen drücken im Brandfall die abbrennenden thermoplastischen Rohre mit sehr hohem Blähdruck zu. Anwendung im Innenbereich. Befestigung mit Dübeln oder Gewindestangen M8.

Intumeszierender Baustoff

FS

bandverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	7202218	
Тур	TCX-315	
Bezeichnung 1	Rohrmanschette	
Bezeichnung 2	für brennbare Rohre	
Hersteller	OBO	
Dimension	Ø315mm	
Werkstoff	Intumeszierender Baustoff	
Oberfläche	bandverzinkt	
Oberflächennorm	DIN EN 10346	
Kleinste VK-Einheit	1	
Mengeneinheit	Stück	
Gewicht	425 kg	
Gewichtseinheit	kg/100 St.	

Technisches Datenblatt

Rohrmanschette mit 12 Befestigungslaschen



Artikelnummer: 7202218

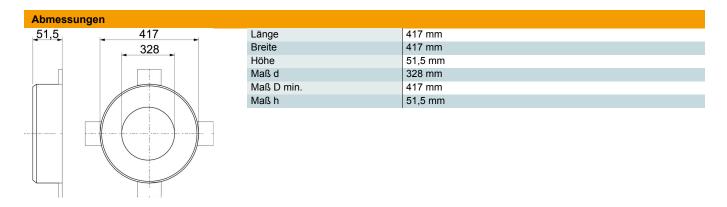

			• C		

Form	rund
für Rohrdurchmesser max.	317 mm
für Rohrdurchmesser min.	315 mm
Manschettenverschluss	Steck
Mit Befestigungsmaterial	nein
Zubehör erforderlich	ia