Technisches Datenblatt

PYROPLUG® MagicBox, vierseitig, Innenhöhe 60 mm



Artikelnummer: 7204008



Brandschutzbox als Abschottungssystem aus zweiteiligem Edelstahlgehäuse mit intumeszierenden Brandschutzeinlagen. Einsetzbar in Wänden und Decken. Schnelle Montage durch wiederlösbare Magic-Verbindung. Innenraum vollständig mit Installationen belegbar. Anwendung im Innenbereich. Verschluss der Restöffnungen mit Brandschutzschaum PYROSIT® NG, besonders einfach bei schwierigen Geometrien. CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit allgemeiner Bauartgenehmigung. Feuerwiderstandsklasse El90 (feuerbeständig). Inklusive Graphitstreifen.

(€

A2

Edelstahl, rostfrei

2B

blank, nachbehandelt

Stammdaten


Artikelnummer	7204008
Тур	PMB 630-4 A2
Bezeichnung 1	Brandschutzbox vierseitig
Bezeichnung 2	mit intumeszierenden Einlagen
Lieferbar ab	04.10.2022
Hersteller	OBO
Dimension	300x323x130
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	432,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

PYROPLUG® MagicBox, vierseitig, Innenhöhe 60 mm



Artikelnummer: 7204008

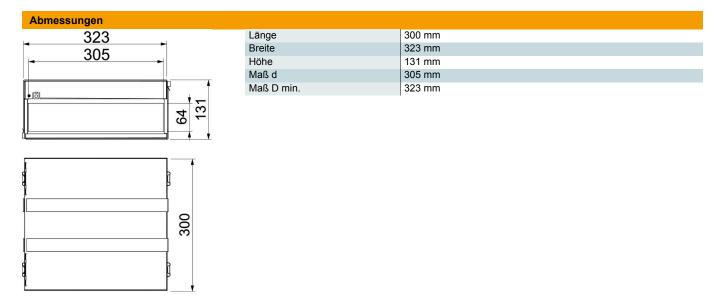

chn		

Ausführung Brandschutz	Schottkasten
Form	eckig
Zubehör erforderlich	ja
Innenhöhe	64 mm
Innenbreite	305 mm