

# Technisches Datenblatt

PYROPLUG® MagicBox, dreiseitig, Innenhöhe 60 mm

Artikelnummer: 7204042



Brandschutzbox als Abschottungssystem aus einteiligem Edelstahlgehäuse mit intumeszierenden Brandschutzeinlagen. Einsetzbar in Wänden auf dem Rohfußboden, unterhalb von Systemböden und als Abschottung von Steigetrassen in Decken. Innenraum vollständig mit Installationen belegbar. Anwendung im Innenbereich. Verschluss der Restöffnungen mit Brandschutzschaum PYROSIT® NG, besonders einfach bei schwierigen Geometrien. CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit allgemeiner Bauartgenehmigung. Feuerwiderstandsklasse EI90 (feuerbeständig). Inklusive Graphitstreifen.



- A2** Edelstahl, rostfrei
- 2B** blank, nachbehandelt

## Stammdaten

Artikelnummer	7204042
Typ	PMB 640-3 A2
Bezeichnung 1	Brandschutzbox dreiseitig
Bezeichnung 2	mit intumeszierenden Einlagen
Lieferbar ab	04.10.2022
Hersteller	OBO
Dimension	300x423x116
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	383,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

PYROPLUG® MagicBox, dreiseitig, Innenhöhe 60 mm

Artikelnummer: 7204042



## Abmessungen

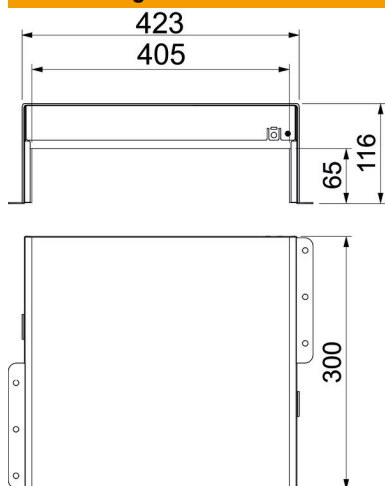

Länge	300 mm
Breite	423 mm
Höhe	116 mm
Maß d	405 mm
Maß D min.	423 mm

## Technische Daten

Ausführung Brandschutz	Schotkasten
Form	eckig
Zubehör erforderlich	ja
Innenhöhe	65 mm
Innenbreite	405 mm