

# Technisches Datenblatt

PYROPLUG® MagicBox, vierseitig, Innenhöhe 110 mm



Artikelnummer: 7204132



Brandschutzbox als Abschottungssystem aus zweiteiligem Edelstahlgehäuse mit intumeszierenden Brandschutzeinlagen. Einsetzbar in Wänden und Decken. Schnelle Montage durch wiederlösbare Magic-Verbindung. Innenraum vollständig mit Installationen belegbar. Anwendung im Innenbereich. Verschluss der Restöffnungen mit Brandschutzschaum PYROSIT® NG, besonders einfach bei schwierigen Geometrien. CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit allgemeiner Bauartgenehmigung. Feuerwiderstandsklasse EI90 (feuerbeständig). Inklusive Graphitstreifen.



- A2** Edelstahl, rostfrei
- 2B** blank, nachbehandelt

## Stammdaten

Artikelnummer	7204132
Typ	PMB 140-4 A2
Bezeichnung 1	Brandschutzbox vierseitig
Bezeichnung 2	mit intumeszierenden Einlagen
Lieferbar ab	04.10.2022
Hersteller	OBO
Dimension	300x423x181
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4113
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	625,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

PYROPLUG® MagicBox, vierseitig, Innenhöhe 110 mm

Artikelnummer: 7204132



## Abmessungen

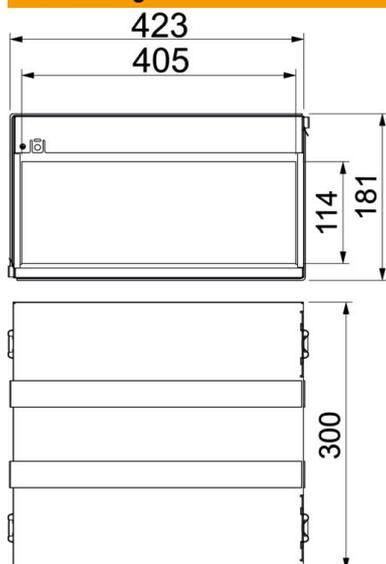

Länge	300 mm
Breite	423 mm
Höhe	181 mm
Maß d	405 mm
Maß D min.	423 mm

## Technische Daten

Ausführung Brandschutz	Schottkasten
Form	eckig
Zubehör erforderlich	ja
Innenhöhe	114 mm
Innenbreite	405 mm