

Technisches Datenblatt

PYROPLUG® MagicBox, vierseitig, Innenhöhe 110 mm

Artikelnummer: 7204136



Brandschutzbox als Abschottungssystem aus zweiteiligem Edelstahlgehäuse mit intumeszierenden Brandschutzeinlagen. Einsetzbar in Wänden und Decken. Schnelle Montage durch wiederlösbare Magic-Verbindung. Innenraum vollständig mit Installationen belegbar. Anwendung im Innenbereich. Verschluss der Restöffnungen mit Brandschutzschaum PYROSIT® NG, besonders einfach bei schwierigen Geometrien. CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit allgemeiner Bauartgenehmigung. Feuerwiderstandsklasse EI90 (feuerbeständig). Inklusive Graphitstreifen.



A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 7204136 |
| Typ | PMB 150-4 A2 |
| Bezeichnung 1 | Brandschutzbox vierseitig |
| Bezeichnung 2 | mit intumeszierenden Einlagen |
| Lieferbar ab | 04.10.2022 |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 300x523x181 |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4113 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 740 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

PYROPLUG® MagicBox, vierseitig, Innenhöhe 110 mm

Artikelnummer: 7204136



Abmessungen

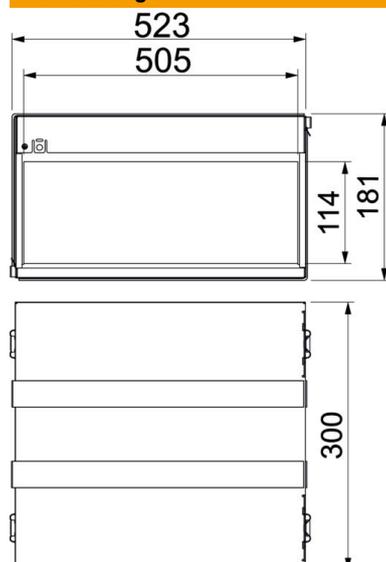

| | |
|------------|--------|
| Länge | 300 mm |
| Breite | 523 mm |
| Höhe | 181 mm |
| Maß d | 505 mm |
| Maß D min. | 523 mm |

Technische Daten

| | |
|------------------------|--------------|
| Ausführung Brandschutz | Schottkasten |
| Form | eckig |
| Zubehör erforderlich | ja |
| Innenhöhe | 114 mm |
| Innenbreite | 505 mm |