


Technisches Datenblatt

PYROPLUG® MagicBox, dreiseitig, Innenhöhe 110 mm

Artikelnummer: 7204154

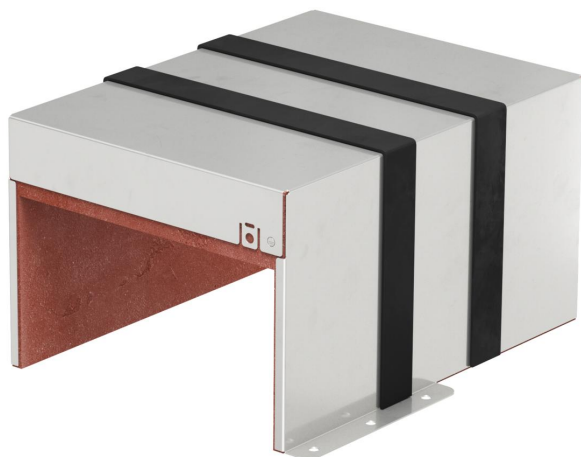

Brandschutzbox als Abschottungssystem aus einteiligem Edelstahlgehäuse mit intumeszierenden Brandschutzeinlagen. Einsetzbar in Wänden auf dem Rohfußboden, unterhalb von Systemböden und als Abschottung von Steigetrassen in Decken. Innenraum vollständig mit Installationen belegbar. Anwendung im Innenbereich. Verschluss der Restöffnungen mit Brandschutzschaum PYROSIT® NG, besonders einfach bei schwierigen Geometrien. CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit allgemeiner Bauartgenehmigung. Feuerwiderstandsklasse EI90 (feuerbeständig). Inklusive Graphitstreifen.



- A2** Edelstahl, rostfrei
- 2B** blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	7204154
Typ	PMB 120-3 A2
Bezeichnung 1	Brandschutzbox dreiseitig
Bezeichnung 2	mit intumeszierenden Einlagen
Lieferbar ab	04.10.2022
Hersteller	OBO
Dimension	300x223x166
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4113
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	296 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

PYROPLUG® MagicBox, dreiseitig, Innenhöhe 110 mm

Artikelnummer: 7204154



Abmessungen

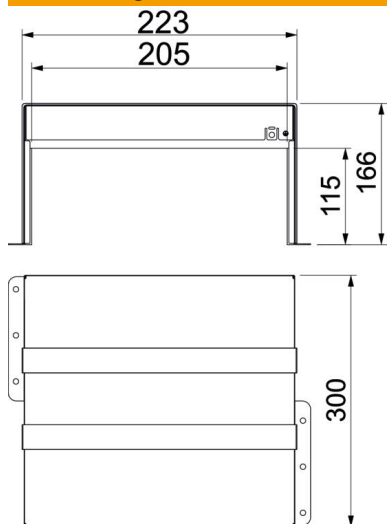

Länge	300 mm
Breite	223 mm
Höhe	166 mm
Maß d	205 mm
Maß D min.	223 mm

Technische Daten

Ausführung Brandschutz	Schottkasten
Form	eckig
Zubehör erforderlich	ja
Innenhöhe	115 mm
Innenbreite	205 mm