


Technisches Datenblatt

Schaumstoffdichtung, Kanalhöhe 40 mm

Artikelnummer: 7218158



Flexibel anpassbare Schaumstoffdichtung für Installationskanal PYROLINE® Rapid PLM zur Abdichtung von Kabelbündeln oder Kabeln mit großem Außendurchmesser bei Kabelauführungen aus dem Installationskanal. Die Oberfläche muss zusätzlich mit der Ablationsbeschichtung ASX versiegelt werden.

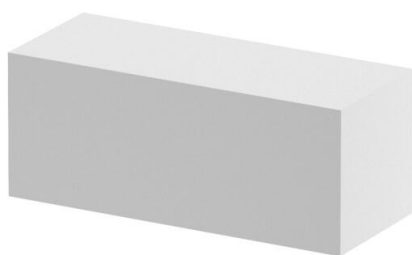


Schaumstoff

Stammdaten

Artikelnummer	7218158
Typ	PLM CO 0410
Bezeichnung 1	Schaumstoffdichtung
Bezeichnung 2	für Kabelausgang
Hersteller	OBO
Dimension	40x40x100
Werkstoff	Schaumstoff
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,31 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

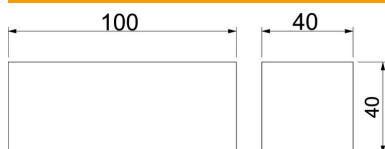

Maß B	100 mm
Maß H	40 mm

Technisches Datenblatt

Schaumstoffdichtung, Kanalhöhe 40 mm

Artikelnummer: 7218158



Technische Daten

Ausführung

sonstige