

Technisches Datenblatt

Bodensteckdose UDHOME2, mit SchnurAuslass, mit Bodenbelagsaussparung, 2-fach VDE, Edelstahl

Artikelnummer: 7368324



Quadratische Bodensteckdose für den Einsatz in trocken gepflegten Holzböden und Estrichböden im Innenbereich. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M20/M25). Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 110 mm, der Nivellierbereich + 25 mm.

Im Bodenbelag sichtbarer Rahmen und Deckel aus Edelstahl. Mit 2 Modul 45® - Steckdosen in dem Montageträger und einem optionalen Datentechnikträger für bis zu 2 Datenanschlussmodule. Die Belastungsfähigkeit von 15 kN ist nur im nicht genutzten Zustand gewährleistet.

Im Lieferumfang ist eine 2-fach Schutzkontaktsteckdose enthalten.

Bis zu zwei modulare Datenbuchsen können im optionalen Datentechnikträger eingebaut werden.



A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	7368324
Typ	UDHOME2 GV15V
Bezeichnung 1	Bodensteckdose
Bezeichnung 2	mit 2-fach VDE-Steckdose
Hersteller	OBO
Dimension	140x140x110
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	230 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Bodensteckdose UDHOME2, mit Schnurauslass, mit Bodenbelagsaussparung, 2-fach VDE, Edelstahl


Artikelnummer: 7368324



Abmessungen

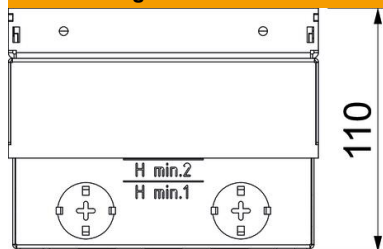

Länge	140 mm
Breite	140 mm
Höhe	110 mm

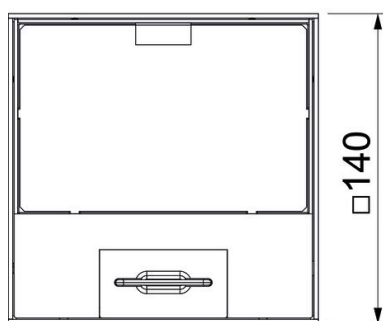

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte	2
Ausführung	quadratisch
Ausführung Leitungsauslass	Schwenkbarer Schnurauslass
Bestückung	2-fach VDE-Steckdose
Bodenbelagsschutzrahmen	nein
Bodenpflege	trocken
Deckelausführung	Bodenbelagsaussparung
Einsatzbereich im genutzten Zustand	6.101.1 trockene Bodenpflege
Einsatzbereich im ungenutzten Zustand	6.101.1 trockene Bodenpflege
Fußbodenhöhe max.	135 mm
Fußbodenhöhe min.	110 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau	ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau	ja
Geeignet für Nasspflege	nein
Geeignet für Unterflurkanal	nein
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern	nein
Mit Bodenbelagsaussparung	ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	2
Norm	EN 50085-2-2
Rahmenausführung	Bodenbelaganlegekante

Technisches Datenblatt

Bodensteckdose UDHOME2, mit Schnurauslass, mit Bodenbelagsaussparung, 2-fach VDE, Edelstahl
Artikelnummer: 7368324



Technische Daten

Schutzart (IP) im genutzten Zustand	IP20
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand	IP40
Schutzgrad IK-Code	IK10
Schwerlastausführung	nein
Vertikale Last, kleine Fläche	bis 3.000 N
Zulassungen	VDE
Öffnungsmechanismus	Griffbügel
Bodenbelagdicke	15 mm