


Technisches Datenblatt

Montagedeckel 250 Nenngröße 2

Artikelnummer: 7400455

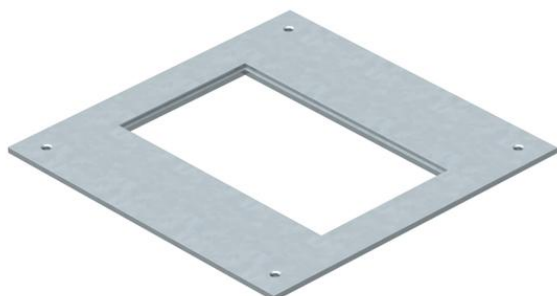

Montagedeckel für Unterflur-Zug- und -Abzweigdosens vom Typ UZD250-3/4 zum Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße 2. Einbauöffnung 3 mm vertieft zum nachträglichen Blindverschluss mit Deckelblindplatte.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7400455
Typ	DUG 250-3 2
Bezeichnung 1	Montagedeckel
Bezeichnung 2	250-2/3 für GES2
Hersteller	OBO
Dimension	282x282x4
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	180 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Montagedeckel 250 Nenngröße 2

Artikelnummer: 7400455



Abmessungen

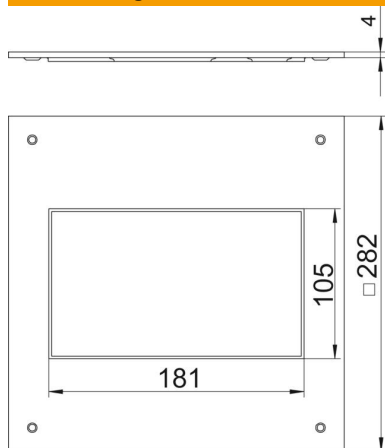

Länge	282 mm
Breite	282 mm
Maß a	105 mm
Maß A	282 mm
Maß b	181 mm

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung	ja
Bodenpflege	trocken
Dichtungseinbaumöglichkeit	nein
Einbauöffnung für Aufflurtank	nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	ja
Kanalbreite max.	250 mm
Kanalbreite min.	190 mm
Materialstärke	4 mm
Montageöffnung	rechteckig
Nenngröße	250 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	2
Schwerlastausführung	nein