


Technisches Datenblatt

Montagedeckel für Telitank-Aufbau, 800 mm

Artikelnummer: 7401920



Mit Montageöffnung für den Aufbau eines Telitanks. Montageöffnung mit Deckelblindplatte verschlossen. Lieferung einschließlich Deckelbefestigungsschrauben.

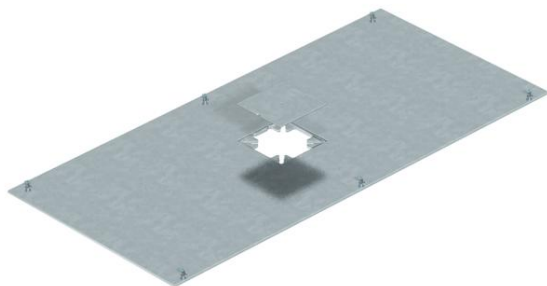

St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7401920
Typ	OKA DAT 400
Bezeichnung 1	Montagedeckel
Bezeichnung 2	für Telitank
Hersteller	OBO
Dimension	800x400x4
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	936 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Montagedeckel für Telitank-Aufbau, 800 mm

Artikelnummer: 7401920



Abmessungen

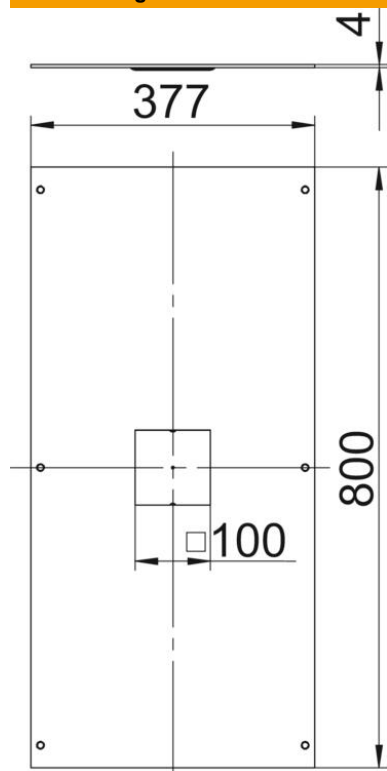

Länge	800 mm
Breite	400 mm
Maß a	100 mm
Maß A	377 mm

Technische Daten

Anzahl der Montageöffnungen	1
Deckelbefestigung rastend	ja
Materialstärke	4 mm
Montageöffnung	für Aufflur-Tank