


# Technisches Datenblatt

Trennsteg, Kanalhöhe 100 mm

Artikelnummer: 7401960

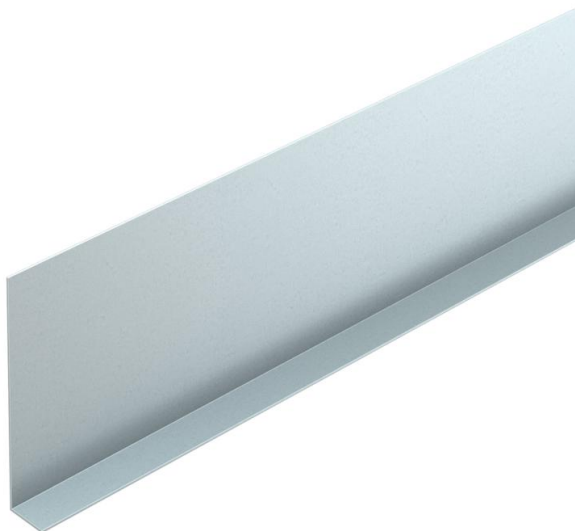

Trennsteg zum Einsatz in die Bodenwanne der bereits vorbereiteten Kanaleinheiten OKA-W.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

## Stammdaten

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Artikelnummer       | 7401960      |
| Typ                 | OKA2 TW 100  |
| Bezeichnung 1       | Trennsteg    |
| Bezeichnung 2       | für OKA2     |
| Hersteller          | OBO          |
| Dimension           | 2400x15x87   |
| Werkstoff           | Stahl        |
| Oberfläche          | bandverzinkt |
| Oberflächennorm     | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 2,4          |
| Mengeneinheit       | Meter        |
| Gewicht             | 77,9 kg      |
| Gewichtseinheit     | kg/100 m     |


# Technisches Datenblatt

Trennsteg, Kanalhöhe 100 mm

Artikelnummer: 7401960



## Abmessungen

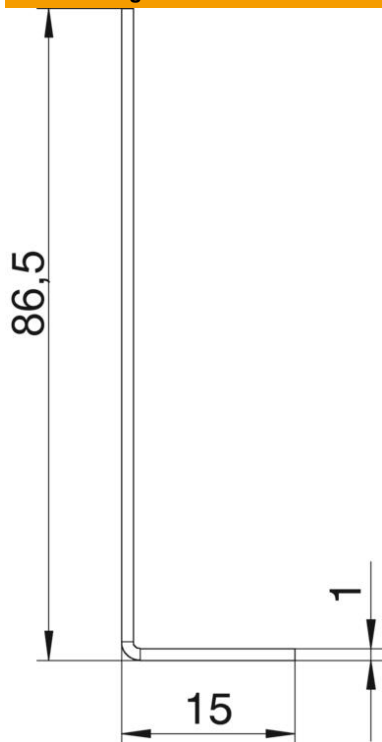

|       |          |
|-------|----------|
| Länge | 2.400 mm |
| Höhe  | 86,5 mm  |

## Technische Daten

|                |        |
|----------------|--------|
| Kanalhöhe min. | 100 mm |
|----------------|--------|