


Technisches Datenblatt

Montagedeckel für GES6, 800 mm

Artikelnummer: 7402056



Mit Montageöffnung für den Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße 6. Montageöffnung mit Deckelblindplatte verschlossen. Lieferung einschließlich Deckelbefestigungsschrauben.

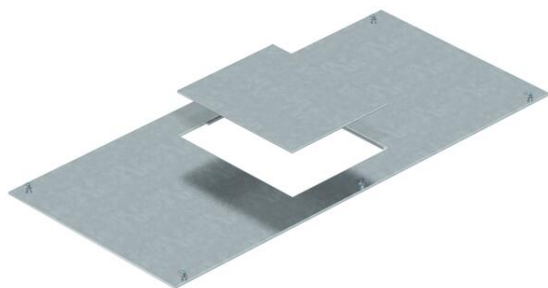

St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7402056
Bezeichnung 1	Geräteinsatzdeckel
Bezeichnung 2	für Kanalsystem OKA2
Hersteller	OBO
Dimension	800x400x4
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	905 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Montagedeckel für GES6, 800 mm

Artikelnummer: 7402056



Abmessungen

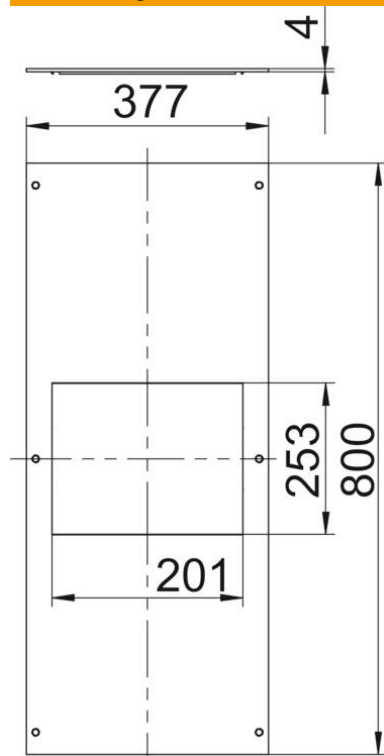

Länge	800 mm
Breite	400 mm
Maß a	201 mm
Maß A	377 mm
Maß b	253 mm

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung	ja
Anzahl der Montageöffnungen	1
Deckelbefestigung rastend	nein
Materialstärke	4 mm
Montageöffnung	rechteckig
Montageöffnung	für Geräteinsatz