


Technisches Datenblatt

Montagedeckel für GESR9, 800 mm

Artikelnummer: 7402068



Mit Montageöffnung für den Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße R9. Montageöffnung mit Deckelblindplatte verschlossen. Lieferung einschließlich Deckelbefestigungsschrauben.

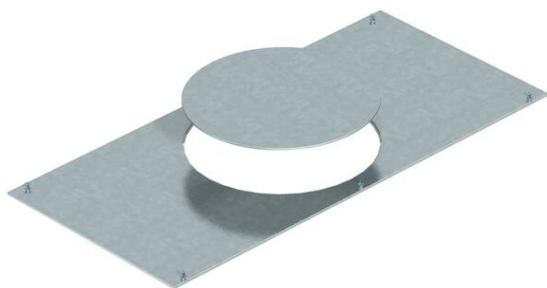

St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7402068
Bezeichnung 1	Geräteinsatzdeckel
Bezeichnung 2	für Kanalsystem OKA2
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	888 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Montagedeckel für GESR9, 800 mm

Artikelnummer: 7402068



Abmessungen

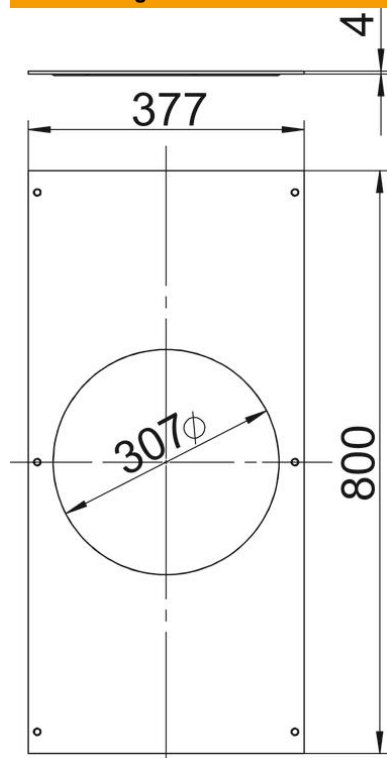

Länge	800 mm
Breite	400 mm
Blechstärke	4 mm
Maß A	377 mm
Maß d Ø	305 mm

Technische Daten

Anzahl der Montageöffnungen	1
Deckelbefestigung rastend	nein
Materialstärke	4 mm
Montageöffnung	rund
Montageöffnung	für Geräteinsatz
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	R9