


Technisches Datenblatt

Deckelstoßdichtung

Artikelnummer: 7403845



Zum Unterlegen der Deckelstöße.

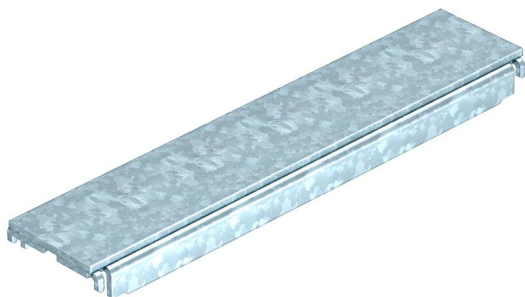

St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7403845
Typ	OKB DSD 250
Bezeichnung 1	Deckelstoßdichtung
Bezeichnung 2	für Kanalsystem OKB
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	14,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung	nein
Art des Zubehörs	Dichtung für Unterflurkanaldose
Bodenblech	nein
Bodenpflege	trocken
Deckelbefestigung rastend	nein
Dichtungseinbaumöglichkeit	nein
Einbauöffnung für Aufflurtank	nein

Technische Daten

Entkoppelbar	nein
Geeignet für Dehnungsfuge	nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	nein
Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal	ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	nein
Gewebewand	nein
Mindestestrichhöhe	85
Mit Anschlussöffnung	nein
Mit Potentialausgleich	nein
Mit Trennwand	nein
Mit Überstand	nein
Montageöffnung	ohne
Nivellierbereich min.	0 mm
Oberteil abnehmbar	nein
Trennwandbefestigung_löschen	stecken
Zubehör	ja
Ersatzteil	ja
Trennwandbefestigung	stecken