

Technisches Datenblatt

UTC4 mit 2+2 Schutzkontakt-Steckdosen

Artikelnummer: 7404676



Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über zwei vorinstallierte 33° Schutzkontakt-Steckdosen in reinweiß und zwei vorinstallierte 33° Schutzkontakt-Steckdosen in reinorange mit 16 A. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße R7, R9 und 9.



Stammdaten

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 7404676 |
| Bezeichnung 1 | Universalträger Connect GST18 |
| Bezeichnung 2 | VDE, 2fach weiß, 2fach orange |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 208x76x45 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 27,29 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

Technisches Datenblatt

UTC4 mit 2+2 Schutzkontakt-Steckdosen


Artikelnummer: 7404676



Abmessungen



| | |
|--------|--------|
| Länge | 218 mm |
| Breite | 76 mm |
| Höhe | 60 mm |

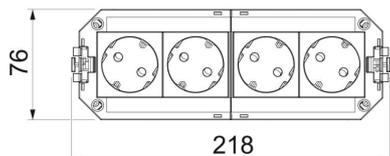

Technische Daten

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Anzahl der einbaubaren Geräte | 4 |
| Ausführung | 2-fach_reinweiß/2-fach reinorange |
| Leitungsquerschnitt | 2,5 mm ² |
| Steckdosenkombination | 2x 2-fach |
| Stecksystem | GST18 |
| Steckverbindersystem systemgebunden | ja |
| Stromkreis | 2 |
| Systemlänge | 208 mm |
| Überspannungsschutz | nein |